
 


品番 : EA986PP-3

品名 : 100mm キャスター(固定金具)

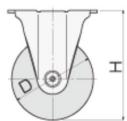

販売価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
カタログ価格	2,120円(税抜) / 2,332円(税込)		
在庫数	最新在庫: 28 (2026/02/17 06:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



耐荷重  
120kg

↓



## 仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SK-100RB
仕様	固定	車輪径×幅	100×32mm
耐荷重	120kg	穴径(d)	11mm
P1×P2(P1'×P2')	80×45(90×50)mm	F1×F2	110×78mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム
全高	132mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
ペアリング入り			
中軽荷重用のキャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.