
品番: EA986PP-4

品名: 125mm キャスター(固定金具)

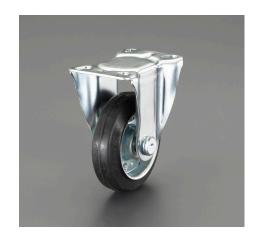

販売価格	3,030円(税抜)/3,333円(税込)				
カタログ価 格	3,030円(税抜)/3,333円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/26 13:23現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1729ページ				

















仕様

メーカー	東正車輌(TOSEI)	型番	SK-125RB
仕様	固定	車輪径×幅	125×38mm
耐荷重	150kg	穴径(d)	11mm
P1×P2(P1'×P2')	100×56(112×53)mm	F1×F2	140×94mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム
全高	168mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事 務機器、陳列棚など

ベアリング入り

中軽荷重用のキャスターです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.