
 


品番 : EA986PP-4

品名 : 125mm キャスター(固定金具)

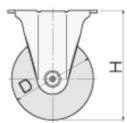

販売価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
カタログ価格	2,760円(税抜) / 3,036円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/17 06:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1680ページ		



耐荷重
150kg

↓



耐荷重
150kg

↓



耐荷重
150kg



耐荷重
150kg



仕様

メーカー	東正車輪(TOSEI)	型番	SK-125RB
仕様	固定	車輪径×幅	125×38mm
耐荷重	150kg	穴径(d)	11mm
P1×P2(P1'×P2')	100×56(112×53)mm	F1×F2	140×94mm
耐熱温度	-20~80°C	材質	金具:スチール、 車輪:ゴム
全高	168mm	用途	電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚など
ペアリング入り			
中軽荷重用のキャスターです。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.