


品番 : EA986PP-53

品名 : 100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,760円(税抜) / 4,136円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,760円(税抜) / 4,136円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/02/17 03:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1681ページ | | |

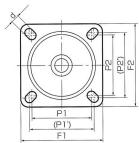

仕様

| | | | |
|---------|-----------------|----------------|----------------|
| メーカー | 東正車輪(TOSEI) | 型番 | SJ-100UB-S |
| 仕様 | 自在ストッパー付 | 車輪径×幅 | 100×32mm |
| 全高 | 132mm | 耐荷重 | 120kg |
| 穴径(d) | 12mm | P1×P2(P1'×P2') | 68×68(71×71)mm |
| F1×F2 | 90×90mm | 耐熱温度 | -15~70°C |
| 材質 | 金具:スチール、車輪:ウレタン | | |
| ペアリング入り | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.