
 
 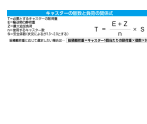


品番：EA986PP-73

品名：75mm キャスタ-(固定金具)



販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/03 10:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1681ページ		



仕様

メーカー	東正車輛 (TOSEI)	型番	SKP-75UB
仕様	固定	車輪径×幅(mm)	75×25
全高(mm)	93	耐荷重(kg)	80
穴径(d)	8.8mm	P1×P2(P1'×P2')	55×42mm
F1×F2	70×60mm	耐熱温度	-15~70℃
使用温度範囲	-5℃~60℃	材質	金具:スチール、車輪:ウレタン
重量(g)	250		

ベアリング入り

耐油性、耐摩耗性に優れ床面の汚染等が少ないことが特性のウレタン車付きです。

自在金具と取付ピッチが同じため入れ替えが可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.