



品番 : EA986PR-11

品名 : 50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

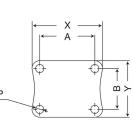

販売価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
カタログ価格	1,800円(税抜) / 1,980円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/02/17 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		

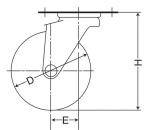

## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	THH-50NHG
仕様	自在ストッパー無	車輪径(D)×幅	50×28mm
耐荷重(kg)	200	取付高(H)	68mm
穴径(P)	6.5mm	取付ピッチ(A×B)	54×36mm
プレートサイズ(X×Y)	70×54mm	偏心(E)	22mm
材質	金具:ユニクロームメッキ仕上げ 車輪:強化ナイロン	耐熱温度	80°C
重量	0.34kg		
ペアリングなし			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.