



品番 : EA986PR-12

品名 : 65mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)

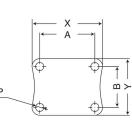

販売価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
カタログ価格	3,530円(税抜) / 3,883円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/17 07:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		

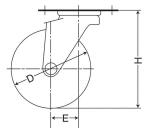

## 仕様

メーカー	ナンシン	型番	THH-65NHB
仕様	自在ストッパー無	車輪径(D)×幅	65×38mm
耐荷重(kg)	300	取付高(H)	92mm
穴径(P)	11mm	取付ピッチ(A×B)	71×71mm
プレートサイズ(X×Y)	90×90mm	偏心(E)	25mm
材質	金具:ユニクロームメッキ仕上げ 車輪:強化ナイロン(B入)	重量	0.97kg
ベアリング入			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.