 



品番：EA986PR-21

品名：50mm キャスター-(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)



販売価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
カタログ価格	2,670円(税抜) / 2,937円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2024/05/22 00:36現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1750ページ		

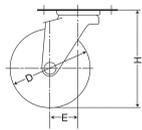

#### 仕様

メーカー	ナンシン	型番	THH-50NHG S-12
仕様	自在ストッパー付	車輪径(D)×幅	50×28mm
耐荷重(kg)	200	取付高(H)	68mm
穴径(P)	6.5mm	取付ピッチ(A×B)	54×36mm
プレートサイズ(X×Y)	70×54mm	偏心(E)	22mm
材質	金具:ユニクロームメッキ仕上げ 車輪:強化ナイロン	重量	0.34kg
ベアリングなし			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.