 



品番：EA986PR-3

品名：75mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)



|         |                              |      |   |  |
|---------|------------------------------|------|---|--|
| 販売価格    | 3,060円(税抜)／3,366円(税込)        |      |   |  |
| カタログ価格  | 3,060円(税抜)／3,366円(税込)        |      |   |  |
| 在庫数     | 最新在庫: 5 (2026/03/12 17:11現在) |      |   |  |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |  |
| カタログページ | 1685ページ                      |      |   |  |

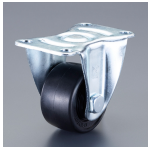

仕様

|                                                 |          |         |                                     |
|-------------------------------------------------|----------|---------|-------------------------------------|
| メーカー                                            | ナンシン     | 型番      | KHH-75NHB                           |
| 仕様                                              | 固定       | 耐荷重     | 400kg                               |
| 車輪径×幅                                           | 75×38mm  | 取付高     | 106mm                               |
| 取付ピッチ                                           | 103×52mm | プレートサイズ | 123×72mm                            |
| 取付穴径                                            | 10.5mm   | 材質      | 金具: スチール(ユニクロメッキ)<br>車輪: 強化ナイロン(B入) |
| ベアリング入                                          |          |         |                                     |
| 車輪径が小径でありながら、高い耐荷重性能を実現                         |          |         |                                     |
| コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。        |          |         |                                     |
| 歪みの少ない強化車輪で、長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形せず滑らかな走行感を維持します。 |          |         |                                     |
| コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等に    |          |         |                                     |
| RoHS対応品                                         |          |         |                                     |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.

