


品番：EA986PT-132

品名：50mm キャスタ-(自在金具・ねじ式・ブレーキ付)



| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 555円(税抜) / 611円(税込) | | |
| カタログ価格 | 555円(税抜) / 611円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 53 (2025/07/04 19:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1726ページ | | |

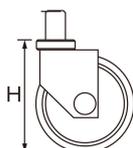

仕様

| | | | |
|------------|------------------------------|-------|-----------------|
| メーカー | ナンシン | 型番 | SR-50RM S-1 M12 |
| ねじサイズ | M12×14mm | ねじピッチ | 1.25 |
| 材質 | 金具:スチール(ユニクロームメッキ)、 車輪:ゴム | | |
| 自在(ストッパー付) | | | |
| 車輪径×幅 | 50×20mm | 耐荷重 | 35kg |
| 取付高 | 67mm | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.