


品番：EA986PY-4

品名：142 mm ブレーキストッパー

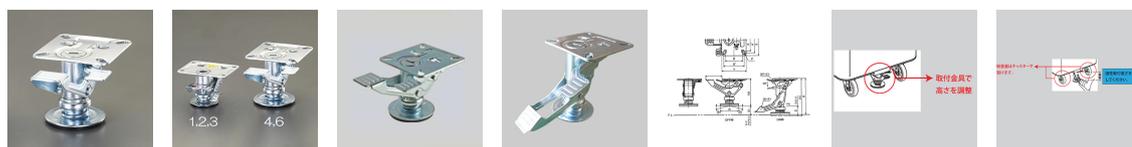

販売価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
カタログ価格	4,780円(税抜) / 5,258円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/23 07:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1696ページ		



仕様

メーカー	ナンシン	型番	NR-4CM
適正取付高さ	142mm	ON高さ	147mm
OFF高さ	107mm	ストローク	40mm
ロードクリアランス	35mm	取付ピッチ	85×85mm(100×100mm)
プレートサイズ	120×120mm	フットプレート径	90mm
取付穴径	11mm	ペダル長	80mm
押し圧力	約30daN	材質	スチール

適度なロックで暴走を防ぎ、優れた耐震性を有します。

スプリングクッションにより、製品の重量にかかわらず一定の力で確実に路面をグリップ。ロック・リリースの際、製品にショックを与えません。

台車を持ち上げるわけではないため、荷重はキャスターで受けます。

キャスターがどの位置にあっても、ストッパーの操作ペダルを探す必要がありません。

ロックペダルと解除ペダルが別々で、簡単操作。

【ご使用のチェックポイント】

●適正取り付け高さ(H)を厳守して下さい。

・適正取付高さ<キャスター取付高さ⇒ブレーキストッパー側の取付高さを調節してください。

・適正取付高さ>キャスター取付高さ⇒キャスター側の取付高さを調節してください。

- 本体を持ち上げる目的でのご使用はおやめ下さい。
- 総荷重(本体重量+積載重量)はキャスターで受けます。

※「適正取付高さ」…「ON高さ(ロックをかけた時の高さ)」から、スプリングクッションの縮み代(約5mm)を差し引いた高さです。

※「押し圧力」…スプリングクッションが床を押し付ける強さです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.