


品番：EA986RA-90

品名：90mm 戸車(重量用・V型)



販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/29 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		

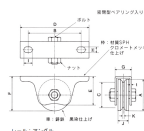

### 仕様

メーカー	ヤボシ	型番	K90V
戸車形状	V型	車輪径×幅	90×29mm
取付高	100mm	フレームサイズ	200×42×83(H)mm
取付穴ピッチ	160mm	取付穴径	20×13.5mm
耐荷重	450kg(2個使用時)	使用ボルト	M20×60
材質	車: 鋳鉄(ベアリング入) 枠: 鉄(SPH) クロメートメッキ仕上げ	入数	1個

門扉、台車などの重量用のV型戸車(枠付き)で、アングルレールに使用できます。

密閉型ベアリング入りで耐久性に優れ、重量のある扉や台車をスムーズに移動させることができます。

※戸車なので扉に使われることを前提としており2個の戸車に均等荷重がかかることから耐荷重は2個での表現になっていますが、本商品は1個価格です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.