
 


品番：EA986RB-60

品名：60mm/ 300kg 戸車(重量用・ステンス製)

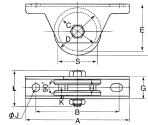

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 10,700円(税抜) / 11,770円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/10 07:10現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1702ページ                      |      |   |



### 仕様

|          |                                 |          |           |
|----------|---------------------------------|----------|-----------|
| メーカー     | ヨコヅナ                            | 型番       | JBS-0606  |
| 材質       | 車:ステンレス(SUS303)、枠:ステンレス(SUS304) | 枠厚       | 2.6~3mm   |
| VH兼用型    | アングルレールフラットレール両用                | 耐荷重      | 300kg(2個) |
| サイズA(mm) | 120                             | サイズB(mm) | 98        |
| サイズD(mm) | 60                              | サイズF(mm) | 65        |
| サイズG(mm) | 28                              | 重量       | 580g      |
| 用途       | 門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫<br>etc.        |          |           |

1個価格

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。ステンレススナップリング使用の為、ベアリングが交換できます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.