

品番：EA986RC-5

 

 
品名：50mm ガイドローラー(ナイロン車輪/ステンス製)



販売価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
カタログ価格	3,910円(税抜) / 4,301円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		



門扉の左右のぶれがないので非常に安全です。

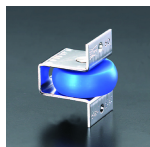

仕様

メーカー	ヨコヅナ	型番	GMS-0005
車輪径	50mm	枠全長	65mm
取付ピッチ	49mm	取付穴径	6mm
材質	枠:SUS304 車:MCナイロン(樹脂)		
セーフティローラー			
山R(U型)車型			
1本レール門扉用			
摩耗に強く、長寿命。騒音が大幅に減少。			
耐食性、耐薬品性に優れています。			
門扉の左右のぶれがないので安全です。			
取付方法:溶接、ボルト止め(ボルト止め用穴付)			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

