


品番：EA986RF-11

品名：戸車(V型・調整型/2個)



販売価格	1,090円(税抜) / 1,199円(税込)		
カタログ価格	1,090円(税抜) / 1,199円(税込)		
在庫数	最新在庫: 60 (2025/07/08 23:46現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1753ページ		

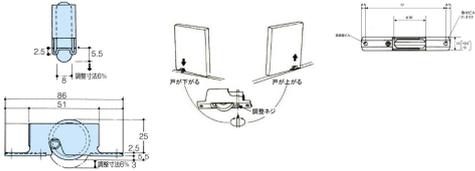

仕様

車の材質	ウレタン樹脂	軸受	Duメタル
掘込みサイズ	長さ:51mm、 幅:14mm、 深さ:26mm	耐荷重	15kg(2個)
入数	2個	用途	(消音用)一般室内建具、公共住宅、病院、共同住宅

車高調整付(調整方向:下側)6mm

完全防壁構造(車軸:ベアリング仕様)

M型フレーム構造

アルミサッシにも適合

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
戸を外して、戸車の調整ねじをドライバーで右あるいは左に、所定の位置まで回して下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.