

品番 : **EA986RW-8**

品名 : 45x17mm/15mm ガイドローラー(ポ^リウレタン製)




販売価格	4,650円(税抜) / 5,115円(税込)		
カタログ価格	4,650円(税抜) / 5,115円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 08:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



硬度	騒音	転抵抗
B	D	B



Rolling resistance(転抵抗)
 ●●●● Very good
 Operating noise(静音性)
 ●●●● Good
 Floor surface preservation(床面保護)
 ●●●● Good

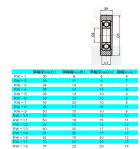

動的負荷による車輪の変形を抑え、スムーズな走行が可能です

仕様

車輪径×幅(mm)	45×17	軸径(mm)	15
耐荷重(kg)	70 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70℃ (40℃以上では負荷容量が減少します。)	重量(g)	57
材質	タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール		

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.