


品番 : EA986RX-1

品名 : 40x13mm/10mm ガイドローラー(ポリウレタン製)



販売価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
カタログ価格	5,270円(税抜) / 5,797円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/02/17 22:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		

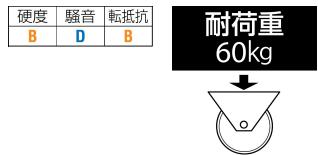

Rolling resistance(転抵抗)
■■■□ Very good

Operating noise(静音性)
■■■□ Good

Floor surface preservation(床面保護)
■■■□ Good



負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

仕様

車輪径×幅(mm)	40×13	軸径(mm)	10
耐荷重(kg)	60 (4 km/h)	タイヤ硬度	92 ショアA
耐熱温度	-20~70°C	重量(g)	54
材質	タイヤ:ポリウレタン リム:スチール		

地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能

耐摩耗性にも優れています

リムは頑丈なスチール製

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

負荷がかかっても温度上昇をわずかに抑え、車輪の変形も最小限です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.