


品番：EA986S-95

品名：55.5x26.0mm [スチール製]ローラーキャスター

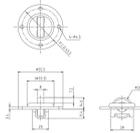

販売価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
カタログ価格	3,760円(税抜) / 4,136円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/01 06:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



カタログ訂正

24/12/16 材質の訂正。誤: SUS304、正: 本体: スチール(無電解ニッケルメッキ)(9025 No.55,56)

仕様

耐荷重(kg)	30	外径(mm)	55.5
全高(mm)	26	ローラー径	26mm
材質	本体: スチール(無電解ニッケルメッキ) ローラー: SUS440 軸・カバー: SUS304	重量	73g

下向き、横向き使用可能

高さが低いので設備や装置の低床化に。

自由度を規制させたい場合などにおすすめです。

代替品

	品番 EA986S-91 コメント スチール製
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

