
 
品番: EA986SB-125

品名: 125x 35mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)



販売価格	<b>5,820円</b> (税抜)/ 6,402円(税込)				
カタログ価 格	5,820円(税抜)/6,402円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>4</b> (2025/11/10 01:20現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1748ページ				

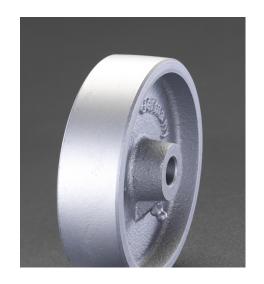











地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

## 仕様

車輪径×幅(mm)	125×35	軸径(mm)	15
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	450 (4 km/h)
耐熱温度	-100~600℃	重量(g)	1,546
材質	鋳鉄		

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)

低温から高温まで幅広い環境で使用可能

地面を転がる旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

車輪は切削仕上げの頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製

シルバー塗装

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.