


品番 : **EA986SC-125**

品名 : 125x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスチール製)

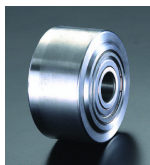

販売価格	<b>21,400円</b> (税抜) / 23,540円(税込)		
カタログ価格	21,400円(税抜) / 23,540円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 3</b> (2026/04/10 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度 騒音 転抵抗  
**A E A**

**耐荷重**  
**2750kg**



Rolling resistance(転抵抗)

■■■■■ Excellent

Operating noise(静音性)

■■■■ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■ Sufficient



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

**仕様**

車輪径×幅(mm)	125×55	軸径(mm)	30
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	2,750 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	4,431
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.