


品番：EA986SC-150

品名：150x 55mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスチール製)

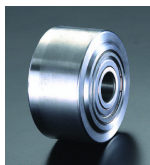

販売価格	43,100円(税抜) / 47,410円(税込)		
カタログ価格	43,100円(税抜) / 47,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 03:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

耐荷重
4000kg



Rolling resistance(転抵抗)

●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)

●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

●●●● Sufficient

ボールベアリング

ボールベアリングは高速度・高負荷に耐えることが可能です。また、摩擦係数を低減させることで、エネルギー消費を抑制しています。

※ボールベアリングは、潤滑剤の塗布を定期的に行い、潤滑剤が劣化に陥ると、ロッキングやグリースが注入されてきては正常な動作が保証できません。

※詳細は、取扱説明書をご覧ください。

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	150×55	軸径(mm)	45
軸幅	60mm	耐荷重(kg)	4,000 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	6,123
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.