


品番：EA986SC-250

品名：250x 65mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスチール製)

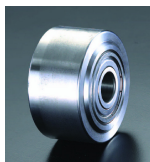

販売価格	113,600円(税抜) / 124,960円(税込)		
カタログ価格	113,600円(税抜) / 124,960円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
10000kg



Rolling resistance(転抵抗)

■■■■■■■ Excellent

Operating noise(静音性)

■■■■■■ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■■■ Sufficient

ボールベアリング



ボールベアリングは、ボールとレースとの間に潤滑油を塗布し、潤滑油が減少した場合は、潤滑油を補充する必要があります。



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	250×65	軸径(mm)	70
軸幅	75mm	耐荷重(kg)	10,000 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	21,762
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.