
品番: EA986SC-80

品名:80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッドスティール製)

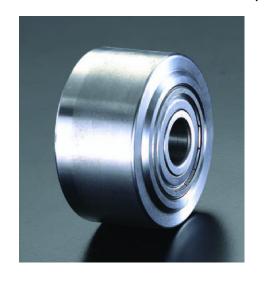

販売価格	9,430円(税抜)/10,373円(税込)				
カタログ価 格	9,430円(税抜)/10,373円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/11/09 22:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1748ページ				













衝撃に強い高荷重向けの車輪です

## 仕様

車輪径×幅(mm)	80×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,100 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	1,320
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり旋回する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.