


品番：EA986SC-80

品名：80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッド・スチール製)

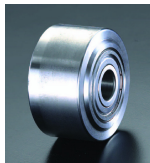

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,320円(税抜) / 10,252円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,320円(税抜) / 10,252円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/29 02:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1699ページ                      |      |   |



**ボールベアリング**  
ボールベアリングは、高速度・高負荷・高衝撃に耐えるために、鋼球が鋼製外輪と鋼製内輪の間に配置されています。鋼球は、鋼製外輪と鋼製内輪の間に配置されています。鋼球は、鋼製外輪と鋼製内輪の間に配置されています。

**耐荷重**  
1100kg

Rolling resistance(転抵抗)  
■●●●● Excellent  
Operating noise(静音性)  
■□□□ Sufficient  
Floor surface preservation(床面保護)  
■□□□ Sufficient

硬度 騒音 転抵抗  
A E A



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

### 仕様

|           |           |         |                |
|-----------|-----------|---------|----------------|
| 車輪径×幅(mm) | 80×40     | 軸径(mm)  | 20             |
| 軸幅        | 45mm      | 耐荷重(kg) | 1,100 (4 km/h) |
| 耐熱温度      | -20~120°C | 重量(g)   | 1,320          |
| 材質        | ソリッドスチール  |         |                |

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.