


品番：EA986SC-80

品名：80x 40mm 車輪(ボールベアリング・ソリッド・スチール製)

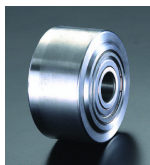

販売価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
カタログ価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 12:43現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



ボールベアリング
ボールベアリングは、高速度・高負荷・高衝撃に耐えるために、鋼球を保持する外輪と内輪の間に鋼球を配置し、鋼球が鋼球同士、鋼球が外輪の内径、鋼球が内輪の内径と接触する部分に潤滑油を塗布して、摩擦を低減し、寿命を延ばします。



Rolling resistance(転抵抗)
■●●●●● Excellent
Operating noise(静音性)
■□□□□ Sufficient
Floor surface preservation(床面保護)
■□□□□ Sufficient

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



衝撃に強い高荷重向けの車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	80×40	軸径(mm)	20
軸幅	45mm	耐荷重(kg)	1,100 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	1,320
材質	ソリッドスチール		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

地面を転がり回転する際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

衝撃に強い高荷重向けの車輪です

※表面圧力が高いので、圧力に耐性がない床での使用は十分注意をしてください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.