


品番：EA986SD-100

品名：100x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

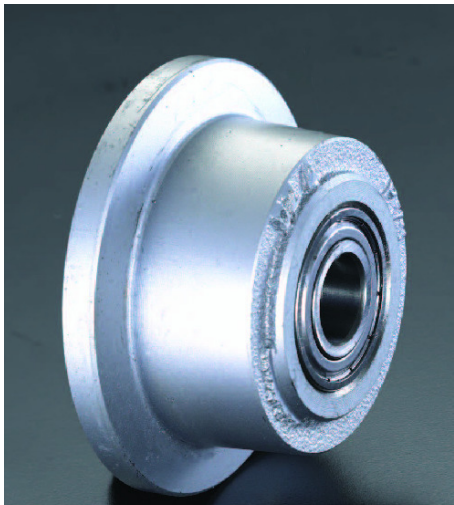

販売価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜) / 11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 20 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
800kg



Rolling resistance(転抵抗)

■■■■■■■■ Excellent

Operating noise(静音性)


■■■■■■ Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)

■■■■■■ Sufficient



仕様	規格	単位	備考
100x36mm	FC	個	

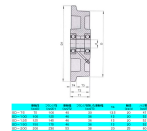

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	100×36	フランジ径	125mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	2,393
材質	鋳鉄		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.