



品番：EA986SD-125

品名：125x 36mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

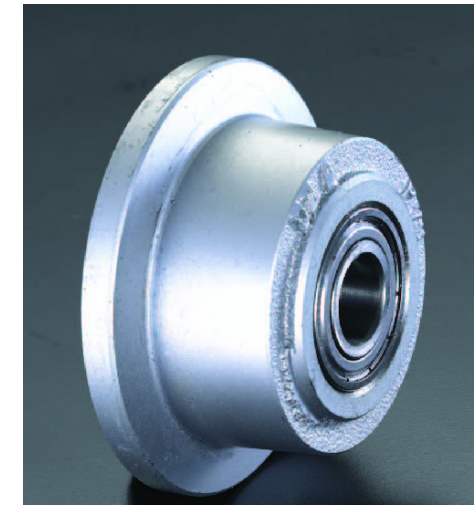

販売価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜)／11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/17 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		

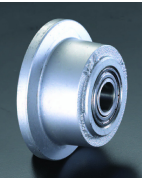

硬度	騒音	転抵抗
A	E	A


耐荷重
900kg

Rolling resistance(転抵抗)
●●●●●●●● Excellent
Operating noise(静音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation(床面保護)
●●●●● Sufficient

ボールベアリング

ボールベアリングは高速度・高荷重・高精度での使用に適しています。また、静粛性に優れています。また、静粛性に優れています。また、静粛性に優れています。

材質	鋳鉄
表面処理	シルバー塗装

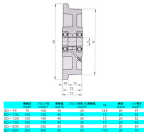

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	125×36	フランジ径	145mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-20～120℃	重量(g)	3,218
材質	鋳鉄		
グリースニップル付き			
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様			
頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)			
シルバー塗装			
地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています			