


品番 : EA986SD-200

品名 : 200x 38mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

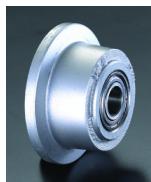

販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/17 00:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	A
騒音	E
転抵抗	A

耐荷重
1500kg



Rolling resistance(転抵抗)
★★★★ Excellent

Operating noise(静音性)
★★★★ Sufficient

Floor surface preservation(床保護)
★★★★ Sufficient



標準・軽量・耐荷重のワントーン



転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	200×38	フランジ径	230mm
軸径(mm)	25	耐荷重(kg)	1,500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120°C	重量(g)	7,540
材質	鋳鉄		

グリースニップル付き

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

シルバー塗装

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.