


品番：EA986SD-75

品名：75x 30mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

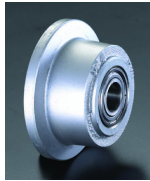

販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/06/29 02:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		




硬度 騒音 転抵抗
A E A

耐荷重
700kg

Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise(静音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation(床面保護)
●●●●● Sufficient



ボールベアリング
ボールベアリングは高品質の鋼球を使用し、潤滑剤を充填しています。また、摩擦音を低減するための特殊な設計を採用しています。

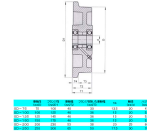

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	75×30	フランジ径	100mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	1,336
材質	鋳鉄		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.