


品番：EA986SD-75

品名：75x 30mm 車輪(ボールベアリング・鋳鉄製・レール用)

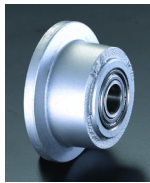


販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 25 (2026/04/04 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent
Operating noise(静音性)
●●●●● Sufficient
Floor surface preservation(床面保護)
●●●●● Sufficient

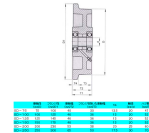

転がり抵抗が少なく、耐摩耗性に優れています

仕様

車輪径×幅(mm)	75×30	フランジ径	100mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	700 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120°C	重量(g)	1,336
材質	鋳鉄		

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

頑丈なねずみ鋳鉄(FC材)製のレール用車輪(フランジ付き)

地面を転がる際の抵抗が少なく、耐摩耗性にも優れています

シルバー塗装

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.