
品番: EA986SF-50

品名:50x 30mm 車輪(Bベアリング・スティール製・レール用)

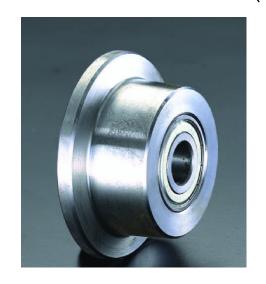

販売価格	<b>7,710円</b> (税抜)/ 8,481円(税込)				
カタログ価 格	7,710円(税抜)/8,481円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>2</b> (2025/11/24 18:05現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1748ページ				















長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

## 仕様

車輪径×幅(mm)	50×30	フランジ径	62mm
軸径(mm)	15	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	518
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.