

品番：EA986SF-50

品名：50x 30mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	7,560円(税抜) / 8,316円(税込)		
カタログ価格	7,560円(税抜) / 8,316円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度 騒音 転抵抗
A E A

耐荷重
500kg



Rolling resistance(転抵抗)

●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)

●●●● Sufficient


Floor surface preservation(床面保護)

●●●● Sufficient



ボールベアリング

ボールベアリングは高速度・高荷重・高回転に耐える必要があり、特に摩擦的に注意が必要とする。高速度・高荷重・高回転に耐える必要があり、特に摩擦的に注意が必要とする。

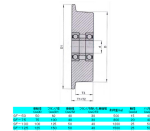

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	50×30	フランジ径	62mm
軸径(mm)	15	耐荷重(kg)	500 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	518
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.