

品番：EA986SF-75

品名：75x 30mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 03:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		




硬度 騒音 転抵抗  
A E A

耐荷重  
800kg



Rolling resistance(転抵抗)  
●●●●● Excellent  
Operating noise(静音性)  
●●●● Sufficient  
Floor surface preservation(床面保護)  
●●●● Sufficient

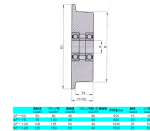

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

### 仕様

車輪径×幅(mm)	75×30	フランジ径	100mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120℃	重量(g)	1,300
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.