

品番：EA986SF-75

品名：75x 30mm 車輪(Bベアリング・スチール製・レール用)



販売価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
カタログ価格	16,600円(税抜) / 18,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/04/08 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A

耐荷重
800kg




Rolling resistance(転抵抗)
●●●●● Excellent

Operating noise(静音性)
●●●● Sufficient

Floor surface preservation(床面保護)
●●●● Sufficient



ボールベアリング
ボールベアリングは高硬度、ハイ
スピードでの回転に耐えます。
且に摩擦的に摩擦を必要とする
潤滑剤(オイル)を必要とせずに
動作します。
スチールボールは、鉄レースの間に回転し、摩
擦が非常に少なく、ボールとレースが
溶けていくのを防ぎます。

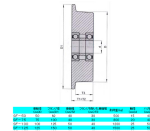

長寿命で、静荷重と動荷重の両方に特性があります

仕様

車輪径×幅(mm)	75×30	フランジ径	100mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	800 (4 km/h)
耐熱温度	-20~120°C	重量(g)	1,300
材質	ソリッドスチール		

転がる際の抵抗も少なく、スムーズに走行可能

車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

硬く頑丈なつくりで、車輪がすり減りにくいです

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.