

品番：EA986SG-100

品名：100x 36mm 車輪(Bベアリング・ホリアミド製・レール用)




販売価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
カタログ価格	18,200円(税抜) / 20,020円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/29 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A



Rolling resistance(転抵抗)  
■■■■■ Excellent  
Operating noise(静音性)  
■■■■ Satisfactory  
Floor surface preservation(床面保護)  
■■■■ Satisfactory

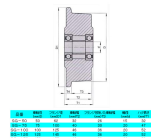

転がり抵抗がとて少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

### 仕様

車輪径×幅(mm)	100×36	フランジ径	125mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	600 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	628
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとて少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

### 代替品

	<b>品番</b> EA986SF-100 <b>コメント</b> 100x50mm フランジ径125mmリットル スチール
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.