

品番：EA986SG-150

品名：150x 36mm 車輪(Bベアリング・ホリアミド製・レール用)



販売価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
カタログ価格	30,500円(税抜) / 33,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/06/29 03:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1699ページ		



硬度	騒音	転抵抗
A	E	A


耐荷重
900kg

Rolling resistance(転抵抗)
 ■■■■■ Excellent
 Operating noise(静音性)
 ■■■□□ Satisfactory
 Floor surface preservation(床面保護)
 ■■■□□ Satisfactory

ボールベアリング
 ボールベアリングは、高い回転精度と低摩擦を実現します。また、衝撃に強い構造となっており、長寿命で安定した動作を確保します。

※詳細は、製品仕様書をご覧ください。

キャストナイロン
 一般的なアイロンに比べて、耐荷重・圧力強度・寿命・劣化等に優れており、転がり抵抗が低く、滑りやすくなっています。

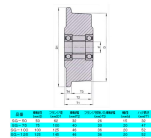

転がり抵抗がとて少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

仕様

車輪径×幅(mm)	150×36	フランジ径	175mm
軸径(mm)	20	耐荷重(kg)	900 (4 km/h)
耐熱温度	-20~80℃	重量(g)	1,166
材質	キャストナイロン		

転がり抵抗がとて少なく、耐摩耗性に優れたレール用車輪です

車輪は旋削仕上げの高圧縮キャストナイロン製

耐化学薬品性に優れ、多くの刺激物質に耐性があります

ローノイズ

高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様

代替品

	<p>品番 EA986SF-150</p> <p>コメント 150x60mm フランジ径180mmリットル スチール</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.