


品番 : EA986TL-12

品名 : 63mm/500kg レバーリングキャスター(自在)



販売価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
カタログ価格	6,160円(税抜) / 6,776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/02/17 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1685ページ		

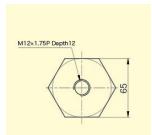

カタログ訂正

25/12/08 材質の訂正。誤:金具:スチール、正:金具:アルミニウム、取付部:スチール(9025 No.56,57)

仕様

メーカー	ユーエイキャスター	型番	GDN-80-S-NYN
耐荷重	500kg	車輪径×幅	63×28mm
車輪穴径	12mm	全高	103mm
ねじサイズ	M12×16mm	ねじピッチ	1.75
偏芯	46mm	調整範囲	15mm
材質	金具:アルミニウム 取付部:スチール 車輪:ナイロン	重量	1.2kg
付属品	取付用ねじ・ナット		

高さの調整が可能で機器の移動や据え付けに便利な自在キャスター

キャスターの裏側で水平調整が可能です。

ねじ取付けタイプ

ストッパー無し

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.