 


品番：EA986VA-105

品名：105mm/ 800kg 戸車(V型・重量用)



販売価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
カタログ価格	9,640円(税抜) / 10,604円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋼鉄と普通鋼鉄の比較

項目	ダクタイル鋼鉄	普通鋼鉄
引張強さ	570	460
伸び	22	18
断面収縮率	55	40

規格

規格	単位	寸法
全高	mm	145
全幅	mm	118
軸径	mm	15.9
溝幅	mm	50
溝深	mm	7.0
溝底半径	mm	R1.5
軸径公差	mm	±0.03
溝幅公差	mm	±0.05
溝深公差	mm	±0.05
溝底半径公差	mm	±0.05

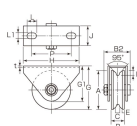

仕様

材質	車: ダクタイル鋳鉄、 枠: 鉄板(ユニクロメッキ)		
密閉防塵式ベアリング2個			
耐荷重(2個)	800kg	サイズ	A:105mm、B:28mm、 B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm、 G:118.0mm、G1:93.5mm、 H:145mm、J:39.5mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:115mm、t:3.2mm
重量	1.73kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.