

品番 : EA986VA-120

品名 : 120mm/1000kg 戸車(V型・重量用)



販売価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
カタログ価格	10,900円(税抜) / 11,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1702ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	500	200
延伸率	10	0.5
衝撃値	20	0.5
疲労強度	20	0.5



寸法表

項目	寸法
全長	125.5mm
溝幅	11.0mm
溝深	4.8mm
軸径	15.9mm
軸長	39.5mm
軸間距離	115mm

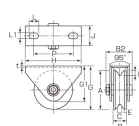

仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(ユニクロメッキ)		
密閉防塵式ベアリング2個			
耐荷重(2個)	1000kg	サイズ	A:120mm、B:28mm、 B2:50×φ15.9mm、C:7.0mm、 D:11.0mm、E:4.8mm、 G:125.5mm、G1:93.5mm、 H:145mm、J:39.5mm、 L:15mm、L1:11mm、 P:115mm、t:3.2mm
重量	1.95kg		
1個価格			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.