

品番：EA986VH-75

品名：75mm/ 650kg 戸車(レール用・重量用)

 


販売価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
カタログ価格	7,210円(税抜) / 7,931円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/11 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1703ページ		




ダクタイル鋳鉄と普通鋼鋳鉄の比較

項目	ダクタイル鋳鉄	普通鋼鋳鉄
引張強さ	270	200
延伸率	10	2
衝撃値	20	1



規格


項目	規格
材質	ダクタイル鋳鉄
表面処理	クロメートメッキ

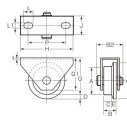

仕様

材質	車:ダクタイル鋳鉄、 枠:鉄板(クロメートメッキ)	密閉防塵式ベアリング	1個
耐荷重(2個)	650kg	サイズ	A:75mm、A1:90mm、B:32mm、 B2:52mm、C:24.0mm、D:7.5mm、 E:8.0mm、G: 88mm、G1:67mm、 H:120mm、J:42.5mm、L:15mm、 L1:11mm、P: 94mm、t:3.2mm、 適用軌条レール: 6kg (25.4mm)
重量	1.30kg		
1個価格			

代替品

	品番 EA986VD-75 コメント 同サイズ
--	----------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.