



品番：EA986WA-130

品名：130x42mm 車輪(MCナイロン製)

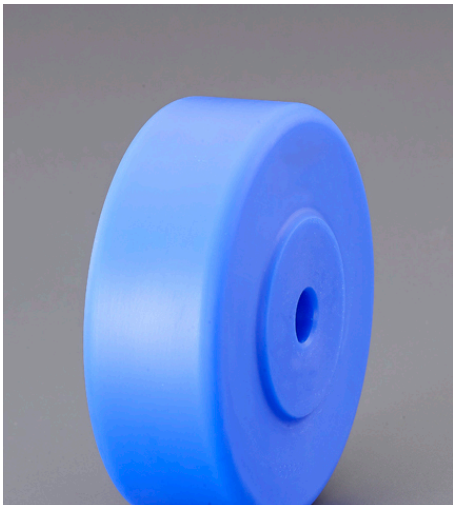

販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/10 11:23現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

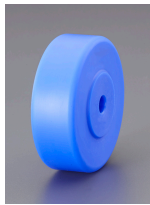

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも耐
摩耗性があり、機械部品や輸送用車輪に優れて
います。
耐熱性能が良く、サイズが大きい
材質です。また、摩擦係数があるアルミコー
ティングや、アルカリに対する耐薬品性
にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	130×42mm	耐荷重	840kg
軸径	20mm	軸幅	50mm
リム幅	59mm	重量	660g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.