



品番：EA986WA-130

品名：130x42mm 車輪(MCナイロン製)

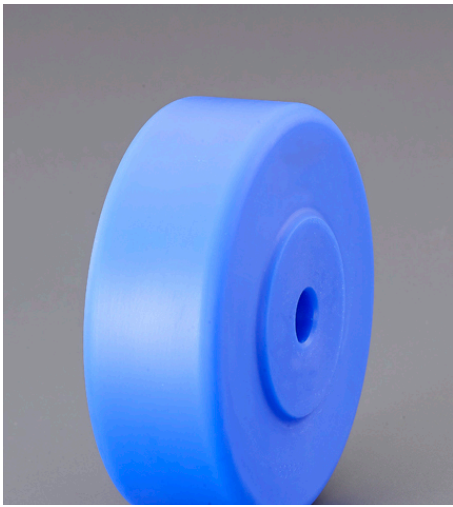

販売価格	9,570円(税抜) / 10,527円(税込)		
カタログ価格	9,570円(税抜) / 10,527円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2025/07/06 14:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1746ページ		

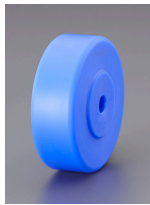

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、摩耗場所でも耐摩耗性があり、摩擦抵抗や静電性を抑えています。
耐油性能が優れており、油や溶剤に強い材料です。また、摩擦係数があるアルミコーティングや、アルミコーティングに対する耐薬品性も優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	130×42mm	耐荷重	840kg
軸径	20mm	軸幅	50mm
リム幅	59mm	重量	660g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.