



品番：EA986WA-130

品名：130x42mm 車輪(MCナイロン製)

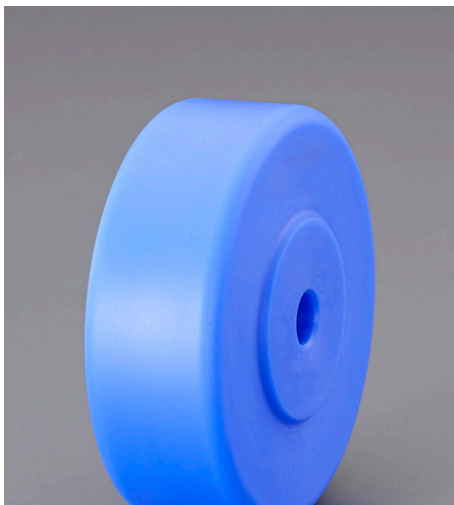

販売価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
カタログ価格	10,200円(税抜) / 11,220円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/06/05 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

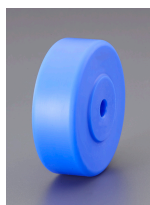

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で摩耗性が良く、乗り場所でも耐
衝撃性があり、摩擦抵抗や耐摩耗性に優れて
います。
耐油性能が良く、油やグリースがつかない
材質です。また、摩擦係数があるアルミコー
ティングや、アルカリに対する薬品耐性
にも優れています。

仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	130×42mm	耐荷重	840kg
軸径	20mm	軸幅	50mm
リム幅	59mm	重量	660g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.