



品番：EA986WA-150

品名：150x44mm 車輪(MCナイロン製)

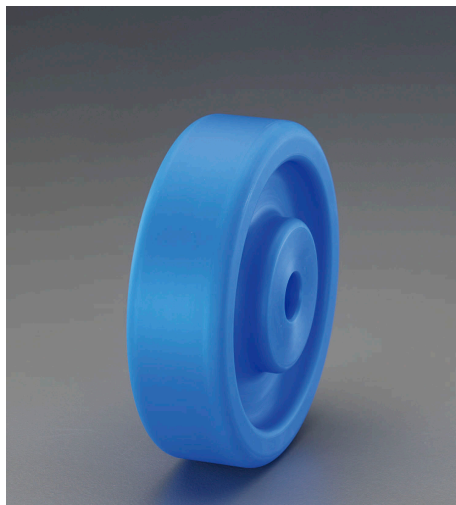

販売価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
カタログ価格	13,700円(税抜) / 15,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 12:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

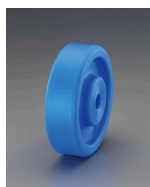

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で摩擦係数が良く、滑り場所でも耐摩耗性があり、機械部品や輸送用車輪に優れています。  
耐熱・耐寒性で滑りやすく、ノイズが低く、軽い材料です。また、摩擦係数が高いアルミコーティングの加工も、アルカリに対する薬品耐性にも優れています。

#### 仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃～120℃
車輪径×幅	150×44mm	耐荷重	1000kg
軸径	20mm	軸幅	52mm
リム幅	67mm	重量	720g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.