



品番：EA986WA-180

品名：180x45mm 車輪(MCナイロン製)

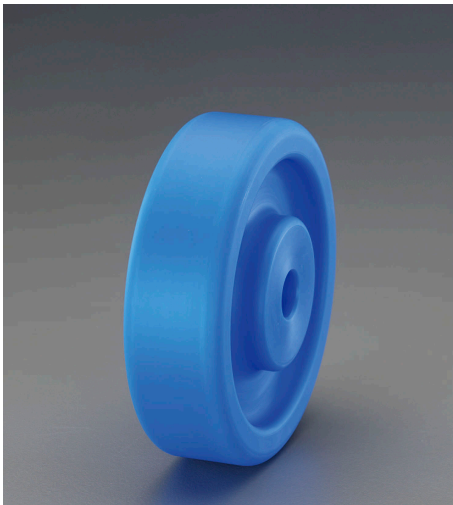

販売価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
カタログ価格	19,900円(税抜) / 21,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/05 07:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

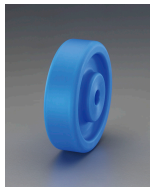

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐  
摩耗性があり、機械部品や輸送用車輪に優れて  
います。  
耐油性能が良く、ノイズが低く、軽い  
材質です。また、摩擦係数があるアルミコー  
ティングや、アルカリに対する薬品耐性  
も優れています。

#### 仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	180×45mm	耐荷重	1200kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	72mm	重量	1040g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポート ローラー、設備機械の移動用車輪、搬 送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり 性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐 薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.