



品番：EA986WA-200

品名：200x45mm 車輪(MCナイロン製)

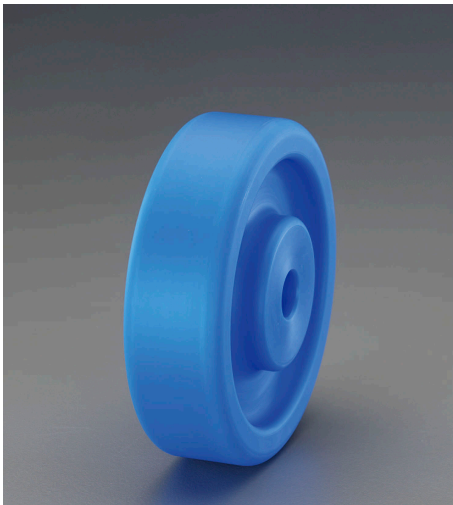

販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 14:12現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

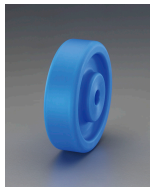

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で摩耗性が良く、暑い場所でも熱変形が少なく、機械的強度や耐摩耗性に優れています。  
耐油性能が良く、油やグリースが染み付く心配がほとんどありません。  
また、摩擦係数がある程度低い材料です。また、摩擦係数がある程度低い材料です。また、摩擦係数がある程度低い材料です。

#### 仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	200×45mm	耐荷重	1330kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	82mm	重量	1280g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.