



品番：EA986WA-50

品名：50x24mm 車輪(MCナイロン製)

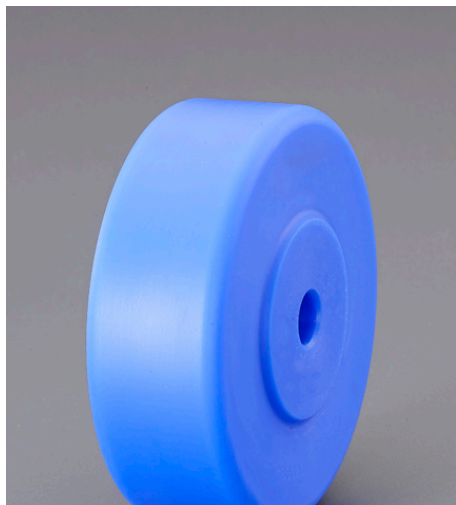

販売価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
カタログ価格	2,180円(税抜) / 2,398円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/10 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

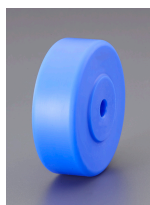

**MCナイロンの特長**  
大きくて丈夫で摩擦係数が良く、滑り場所でも耐摩耗性があり、摩擦抵抗や衝撃特性に優れています。  
耐熱・耐寒性で腐食・変色が少なく、サイズが安定した材料です。また、摩擦係数があるアルミニウム、鋼、銅、アルミ合金、アルミ合金に対する耐腐食性に優れています。

#### 仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	50×24mm	耐荷重	210kg
軸径	8mm	軸幅	29mm
リム幅	30mm	重量	60g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性

ベアリングなし

水中での使用も可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.