



品番：EA986WA-65

品名：65x34mm 車輪(MCナイロン製)

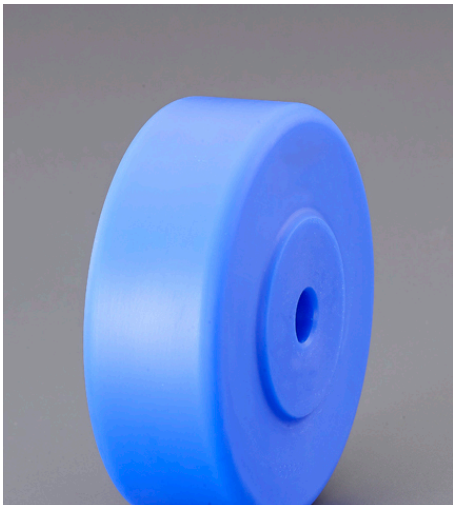

販売価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
カタログ価格	2,940円(税抜) / 3,234円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 11:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

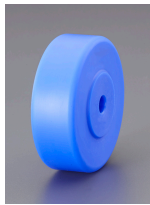

**MCナイロンの特長**  
堅くて丈夫で摩耗性が低く、滑り場所でも耐  
衝撃性があり、機械部品や車輪等に選んで  
います。  
耐油性能に優れ、オイルが染みこみ  
にくい仕様です。また、腐食性が強いアルコー  
ム、クレーンケーブル、アルカリに対する薬品耐性  
にも優れています。



仕様

材質	MCナイロン	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	65×34mm	耐荷重	340kg
軸径	12mm	軸幅	39mm
リム幅	40mm	重量	130g
用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー	特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性
ベアリングなし			
水中での使用も可能です。			
CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.