
 
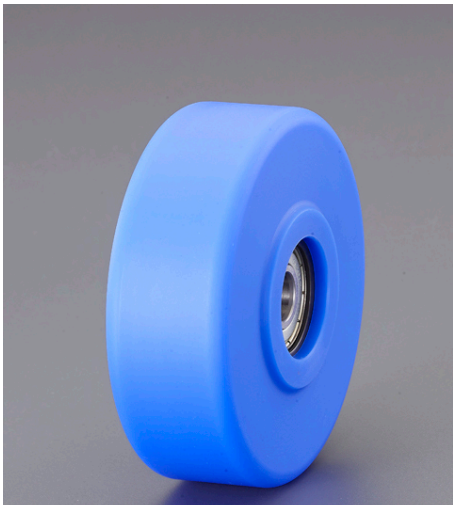


品番：EA986WB-100

品名：100x34mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)



販売価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
カタログ価格	7,480円(税抜) / 8,228円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/10 12:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

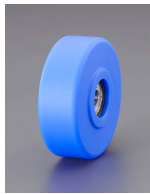

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐
寒性が有り、機械的強度や耐摩耗性に優れて
います。
耐油・耐薬品でも腐食が少なく、サイズが細かい
材質です。また、摩擦係数があるため、ゴムロー
ラーやプラスチックローラーに代わる高信頼性
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	100×34mm	耐荷重	520kg
軸径	12mm	軸幅	38mm
リム幅	47mm	ベアリング幅	27.3mm
重量	360g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.