

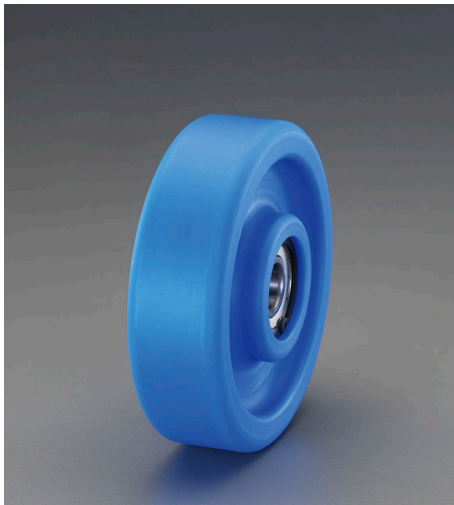


品番：EA986WB-180

品名：180x45mm 車輪(ベアリング付・MCナイロン製)

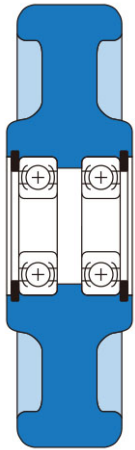

販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 11:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1698ページ		

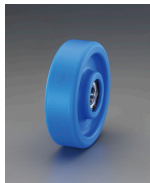

MCナイロンの特長
大きくて丈夫で耐熱性が良く、暑い場所でも耐
摩耗性があり、機械部品や輸送用車輪に優れて
います。
耐油性能が良く、オイルが染みこみ
にくい材料です。また、摩擦係数があるアルコー
ル、ガラス繊維、アルカリに対する薬品耐性
にも優れています。

仕様

材質	タイヤ:MCナイロン、リム:スチール	耐熱温度	-40℃~120℃
車輪径×幅	180×45mm	耐荷重	1200kg
軸径	20mm	軸幅	54mm
リム幅	72mm	ベアリング幅	42.2mm
重量	1170g	用途	台車の車輪、ガイドローラー、サポートローラー、設備機械の移動用車輪、搬送用ローラー
特長	大きな耐荷重、長寿命、容易な転がり性、優れた耐熱性・耐寒性、低騒音、耐薬品性		

ボールベアリング

水のかかる場所でも使用可能です。

CADデータはございません。サイズは添付のカタログを参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.